


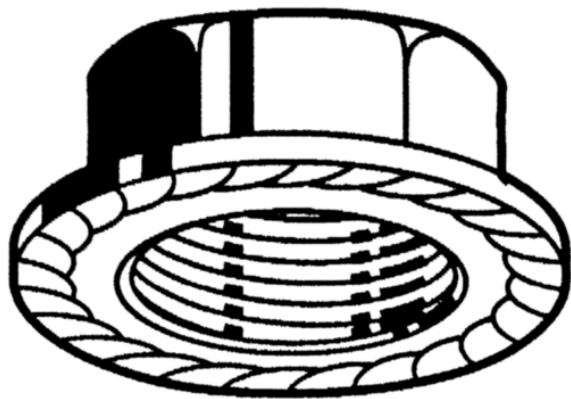

Hatlapú csavaranya fogazott peremmel DIN ≈6923 Acél Horganyzott sárga passzívált 8 M12

Cikkszám	11611.120.001
Márka	-
UBB	951355371653
UNSPSC	31161727
EAN	8715493780262
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Osztály	8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott sárga passzívált
Menetek	Metrikus menet

Info

A hatlapú, fogazott peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai: A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre. A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le. Alátét nem szükséges. A fogazott

Szabványok

DIN	≈6923
NF	≈E25-406
ISO	≈4161

Műszaki **specifikációk**

d-D	M12
dc (max.)	26
m (max.)	12
P	1.75
s	18

Műszaki **rajz**

