


Hatszögletű süllyesztett fejű csavar ISO 14581 Acél Horganyzott 08.8 M6X10

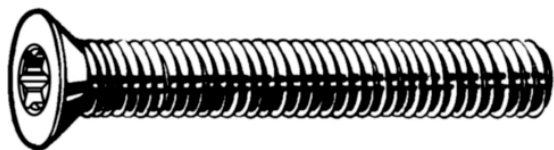

Cikkszám	13345.060.010
Márka	-
UBB	500722815585
UNSPSC	31161504
EAN	8717077020863
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	10 mm
Osztály	8.8
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Info	All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.

Szabványok

Műszaki specifikációk

Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Tövigmenetes L ≤	35
k (max.)	3
P	1
Kulcsnyílás	T30

Műszaki rajz

