


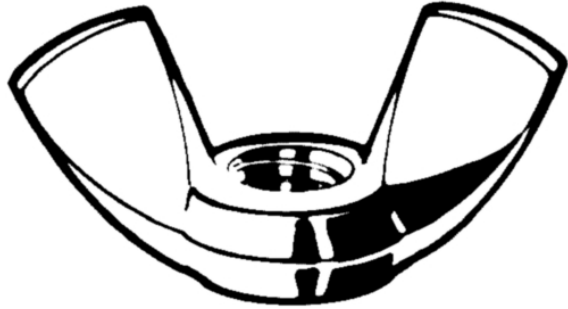

Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Acél Horganyzott 04 M5

Cikkszám	16250.050.001
Márka	-
UBB	950355162518
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590312
csom. 250	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Osztály	04
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈856
DIN	≈315
ASME	≈B18.17

Műszaki specifikációk

d-D	M5
e ≈	22
h ≈	10.5
m ≈	4
P	0.8

Műszaki rajz

