


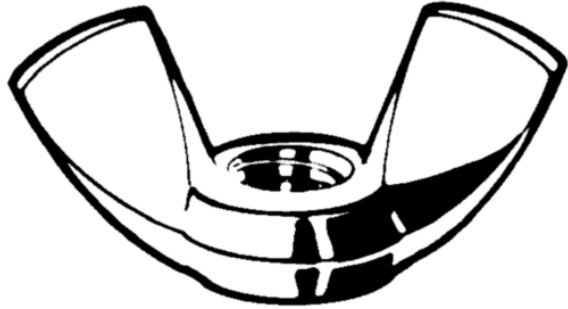

Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Acél Horganyzott 04 M8

Cikkszám	16250.080.001
Márka	-
UBB	950355162773
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590336
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Osztály	04
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈856
DIN	≈315
ASME	≈B18.17

Műszaki specifikációk

d-D	M8
e ≈	30.3
h ≈	14.8
m ≈	5.4
P	1.25

Műszaki rajz

