


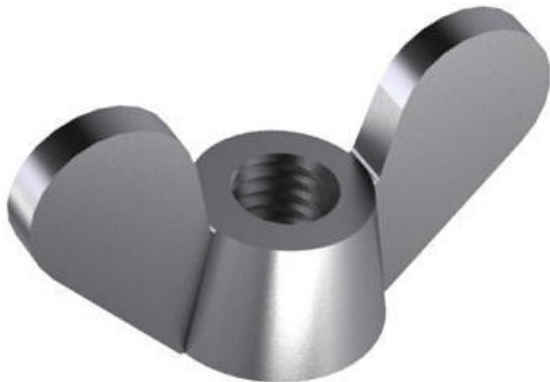

Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Öntöttvas Horganyzott M5

Cikkszám	16270.050.001
Márka	-
UBB	950355163763
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590411
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Öntöttvas
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈856
DIN	315
NEN	1625

Műszaki specifikációk

d-D	M5
e (max.)	26
h (max.)	13
m (min.)	4
P	0.8

Műszaki rajz

