


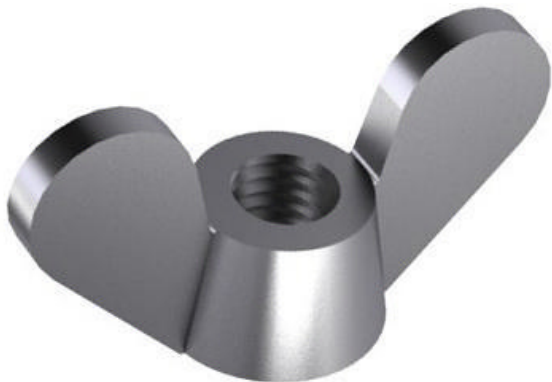

Szárnyas anya, BSW DIN 313 Öntöttvas 3/8

Cikkszám	16280.096.001
Márka	-
UBB	950355165339
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590572
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3/8 Inch
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Öntöttvas
Menetirány	Jobb
Menetek	British Standard Whitworth

Menetek per hüvelyk 16

Info	A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott. Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni. A méretek a beszerezhetőségtől függően eltérhetnek. Az 1/8 hüvelyk méretű szárnyas csavaranyák könnyű amerikai típusúak.
------	---

Szabványok

DIN	313
NEN	≈2324
BS	856

Műszaki specifikációk

e	51
---	----

Műszaki rajz

h 25

m 8

