


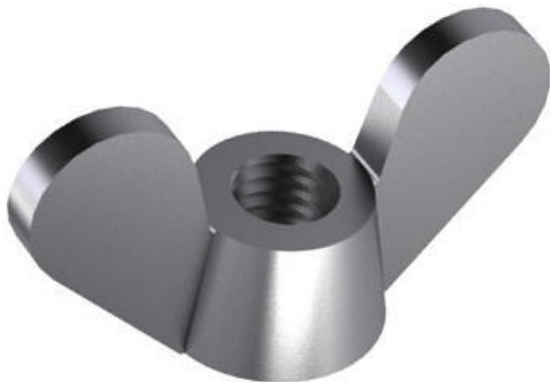

Szárnyas anya, BSW DIN 313 Öntöttvas 1/2

Cikkszám	16280.127.001
Márka	-
UBB	950355165412
UNSPSC	31161717
EAN	8715492590596
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	1/2 Inch
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Öntöttvas
Menetirány	Jobb
Menetek	British Standard Whitworth

Menetek per hüvelyk 12

Info	A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott. Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni. A méretek a beszerezhetőségtől függően eltérhetnek. Az 1/8 hüvelyk méretű szárnyas csavaranyák könnyű amerikai típusúak.
------	---

Szabványok

DIN	313
BS	856
NEN	≈2324

Műszaki specifikációk

e	65
---	----

Műszaki rajz

h 33.5

m 10

