


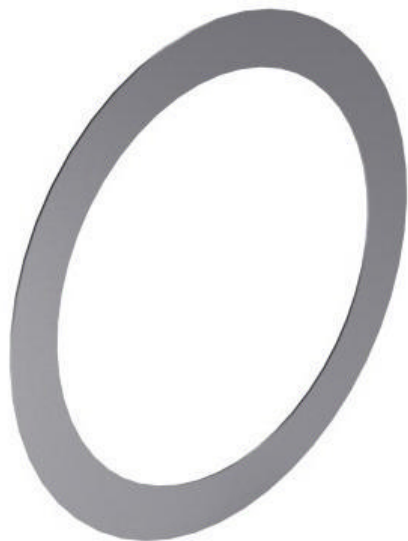

Hézagoló alátét DIN 988 Acél 2 K 50 Felületkezeletlen h=1,2mm 9X15MM

Cikkszám 38570.090.015

Márka -

UBB 500648875457

UNSPSC 31163301

EAN 8717077229112

csom. 1000 Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	9 mm
Anyag	Acél
Anyag, műszaki jellemzők	2 K 50
Külső átmérő	15
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Info	h=1,2MM

Szabványok

DIN 988

Műszaki specifikációk

d1	9
d1 (max.)	9.19
d1 (min.)	9.04
d2	15
d2 (max.)	14.95
d2 (min.)	14.77
D (mm)	9
Vastagság	1.2

Műszaki rajz

