


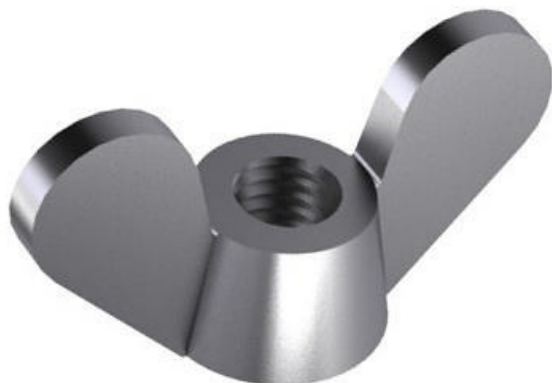

Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Rozsdamentes acél A2 M12

Cikkszám 51800.120.001

Márka -

UBB 500621932689

UNSPSC 31161717

EAN 8715494514835

csom. 25 Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈856
NEN	1625
DIN	315

Műszaki specifikációk

d-D	M12
e (max.)	65
h (max.)	33.5
m (min.)	10
P	1.75

Műszaki rajz

