


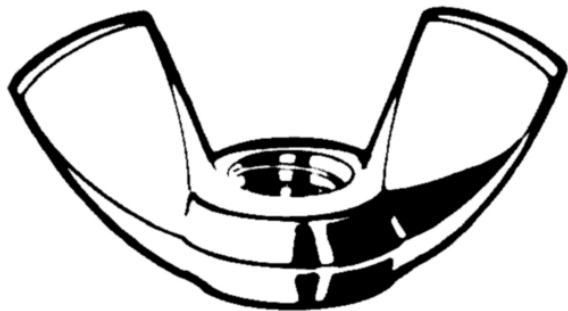

Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Rozsdamentes acél A2 M3

Cikkszám	51810.030.001
Márka	-
UBB	950355229291
UNSPSC	31161717
EAN	8715492310484
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.17
BS	≈856
DIN	≈315

Műszaki specifikációk

d-D	M3
e ≈	18.5
h ≈	8.8
m ≈	3
P	0.5

Műszaki rajz

