


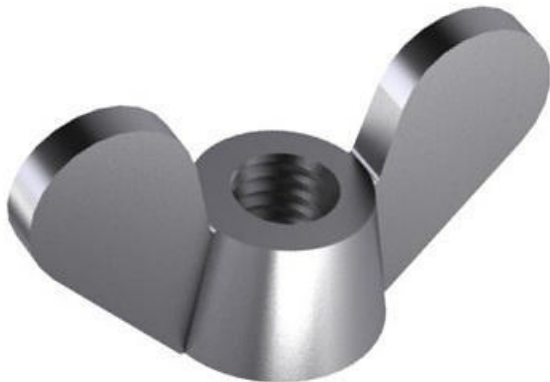

Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Rozsdamentes acél A4 M6

Cikkszám	55800.060.001
Márka	-
UBB	500634474323
UNSPSC	31161717
EAN	8715494635189
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	315
NEN	1625
BS	≈856

Műszaki specifikációk

d-D	M6
e (max.)	33
h (max.)	17
m (min.)	5
P	1

Műszaki rajz

