


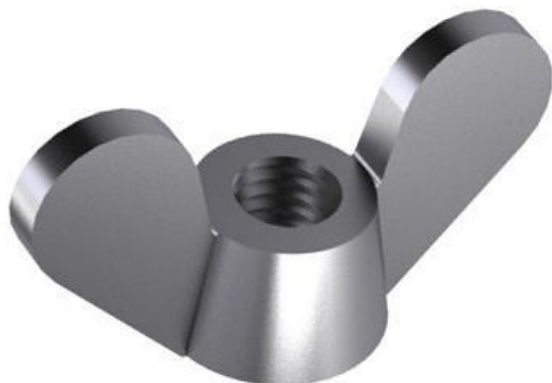

Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Rozsdamentes acél A4 M8

Cikkszám	55800.080.001
Márka	-
UBB	500634474406
UNSPSC	31161717
EAN	8715494635196
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈856
NEN	1625
DIN	315

Műszaki specifikációk

d-D	M8
e (max.)	39
h (max.)	20
m (min.)	6.5
P	1.25

Műszaki rajz

