


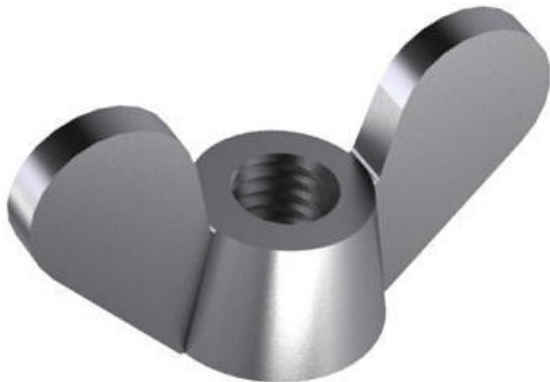

Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Rozsdamentes acél A4 M12

Cikkszám	55800.120.001
Márka	-
UBB	500634474653
UNSPSC	31161717
EAN	8715494635219
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	1625
BS	≈856
DIN	315

Műszaki specifikációk

d-D	M12
e (max.)	65
h (max.)	33.5
m (min.)	10
P	1.75

Műszaki rajz

