


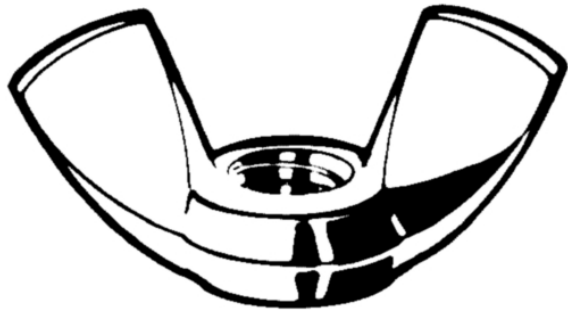

Flügelmutter amerikanisches Modell DIN ≈315 Rostfreistahl A4 M4

Artikelnummer	55810.040.001
Marke	-
UBB	950355602836
UNSPSC	31161717
EAN	8715492353788
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Antriebsart	Flügel
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.17
BS	≈856
DIN	≈315

Technische Spezifikation

d-D	M4
e ≈	18.5
h ≈	8.8
m ≈	3
P	0.7

Technische Zeichnung

