


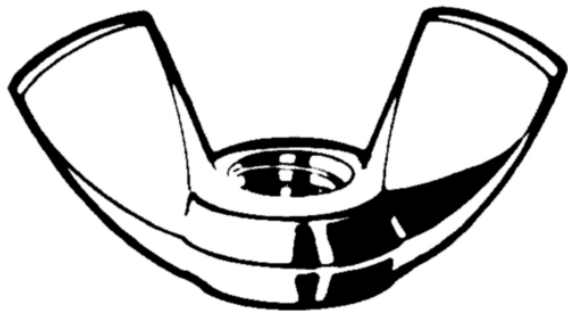

Szárnyas anya, könnyű (amerikai) típus DIN ≈315 Rozsdamentes acél A4 M5

Cikkszám	55810.050.001
Márka	-
UBB	950355602919
UNSPSC	31161717
EAN	8715492353795
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Behajtási tulajdonságok	Szárnyas
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.17
DIN	≈315
BS	≈856

Műszaki specifikációk

d-D	M5
e ≈	22
h ≈	10.5
m ≈	4
P	0.8

Műszaki rajz

