 


Fischer Rögzítő, hosszú szárral Műanyag SXS-T SXS 10X140T



Cikkszám	63298.100.140
Márka	-
UBB	500501390263
UNSPSC	31162400
EAN	4006209196212
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok


Átmérő	10 mm
Hossz	140 mm
Színes	Szürke
Anyag	Műanyag
Típuszám	SXS-T
Info	Előszerelt horganyzott acél súllyesztett fejű, hexalobuláris hornyos csavarral.A megengedett terhelés kN-ban egy alapcsavarra normál betonban.A húzóerő, nyíróerő, hajlítási nyomaték kombinációiért lásd a jóváhagyást.SXS-T

Szabványok

Műszaki specifikációk

Beton $\geq$ C16/20	2
D (mm)	10
Furat mélység (min)	150
Fúró $\varnothing$	10
Befogási tartomány (max.)	90
L (mm)	140

Műszaki rajz

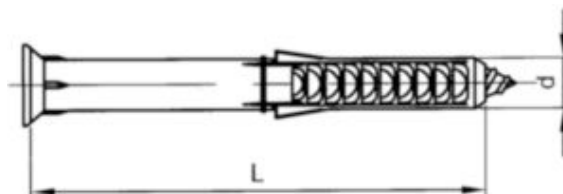

Csavar méret	7x147
--------------	-------

Kulcsnyílás	40
-------------	----

FABORY