


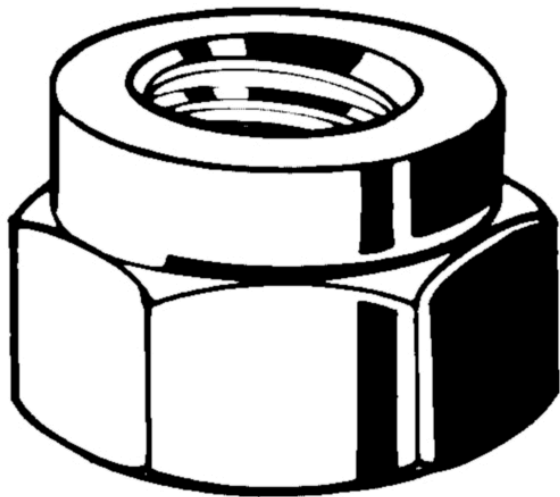

THERMAG kipufogócső anya, teljesen fém MF Acél Rézbevonatos M10X1,25X14

Cikkszám	72131.100.125
Márka	-
UBB	950355276888
UNSPSC	31161727
EAN	8715492912732
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Rézbevonatos
Menetek	Metrikus finom menet
Info	Hőmérséklettel szemben ellenálló -70°C és +400°C között.rögzítő nyomatékos típus

Szabványok

Műszaki specifikációk

d-D	M10
m (max.)	10.6
P	1.25
s	14

Műszaki rajz

