


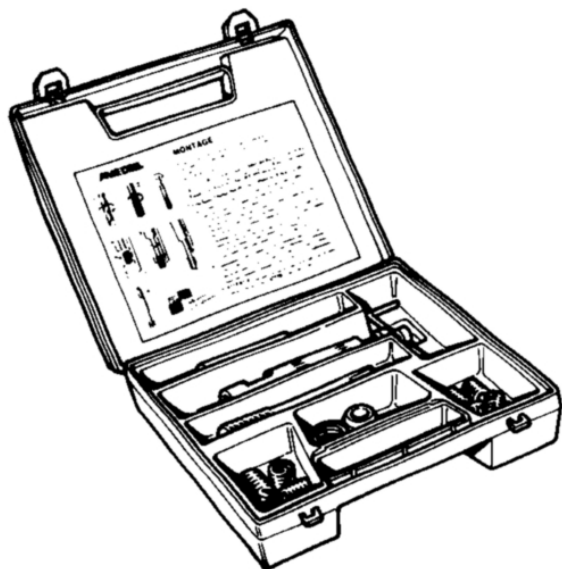

AMECOIL Werkplaatskoffer met inzetschroefdraad MF Roestvaststaal (RVS) A2 M10X1,25X15 (25PC)

Artikelnummer 71020.100.015

Merk -

UBB 950355264090

UNSPSC 31162802

EAN 8715492907691

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter M10

Lengte 15 mm

Materiaalsoort Roestvaststaal

Materiaalsoort A2
Technisch

Info Inhoud:Compleet indraai-handapparaat.Machinetap.Drevel.Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140 (aantallen tussen haakjes).

Standaarden

Technische specificatie

d-D M10

L (mm) 15

P 1.25