


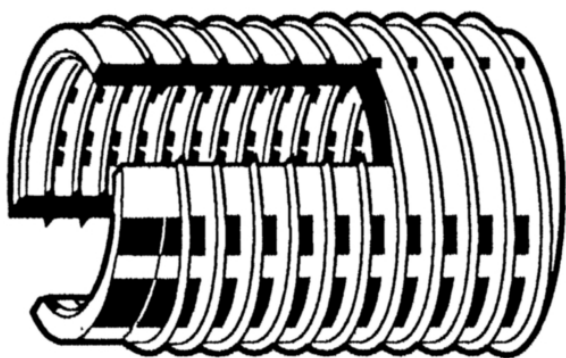

## Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd M2,5X6

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 71550.025.001 |
|---------------|---------------|

|      |   |
|------|---|
| Merk | - |
|------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 500645408708 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31162802 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8717077088146 |
|-----|---------------|

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| PKG. van 250 | Alleen volledige verpakkingen |
|--------------|-------------------------------|

### Technische parameters

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Diameter                 | M2.5                                                      |
| Lengte                   | 6 mm                                                      |
| Materiaalsoort           | Staal                                                     |
| Materiaalsoort Technisch | Inzetgehard                                               |
| Oppervlaktebedekking     | Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad                                    |
| Type nr.                 | 302                                                       |
| Info                     | Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten. |

### Standaarden

### Technische specificatie

|                   |      |
|-------------------|------|
| d-D               | M2.5 |
| d1                | M2.5 |
| d2                | 4.5  |
| Boordiepte (min.) | 8    |
| L (mm)            | 6    |
| P (d1)            | 0.45 |

### Technische tekening

